


Verbindungskabel

ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G

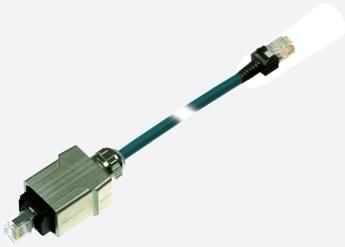


- Cat-5-Kabel
- Robuste PUR-Leitung
- Bis 100 MHz

Verbindungskabel RJ-45 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e



Abmessungen

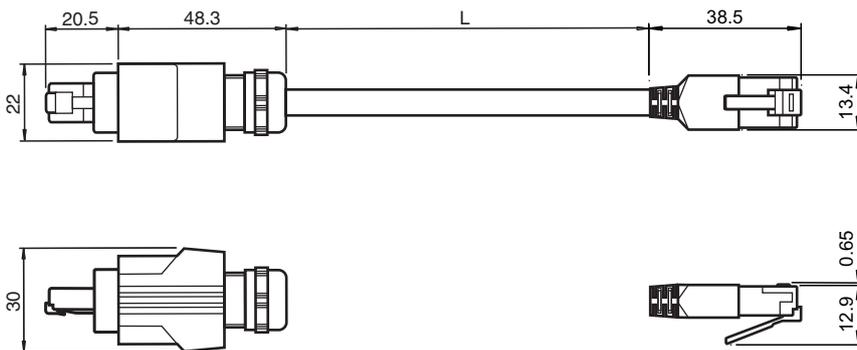

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Polzahl		4	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	U_B	max. 50 V	
Bemessungsstrom	I_r	max. 500 mA	
Normen- und Richtlinienkonformität			
Normenkonformität			
Normen		CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)	
Mechanische Daten			
Schutzart		IP65/IP67	
Anschluss		Ethernet: RJ-45 , Kategorie 5 , bis 100 MHz	
Material			
Kontakte		CuZn	
Kontaktoberfläche		Au	
Gehäuse		Zink-Druckguss, vernickelt	

Veröffentlichungsdatum: 2020-07-14 Ausgabedatum: 2020-07-14 Dateiname: 240292_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt	
Kabel		PUR
Kabel		
Manteldurchmesser		5,8 mm
Farbe	wasserblau (RAL 5021)	
Adern	2 x 2 x 26 AWG	
Länge	L	5 m

Anschluss

