

# Szyna montażowa DIN

## UPR-MR




- szyna montażowa DIN 35mm zgodna z normą EN 60715:2001
- standardowa długość 2 m, dowolnie skracana
- gniazdo na wkład UPR-INS-\*\*
- Zawartość opakowania: 2 szt.

Szyna montażowa DIN 35 mm, długość: 2 m (opakowanie: 2 szt.)

### Funkcja

Szyna montażowa DIN służy do montowania modułów izolatorów K-System. Wkład UPR-INS-\*\* można umieścić w gnieździe w szynie montażowej DIN. Komponent jest dostarczany w segmentach w rozmiarze 2 m, które można przyciąć do wymaganego rozmiaru. Szyna montażowa DIN UPR-MR i wkład UPR-INS-\*\* tworzą Power Rail.

### Wymiary

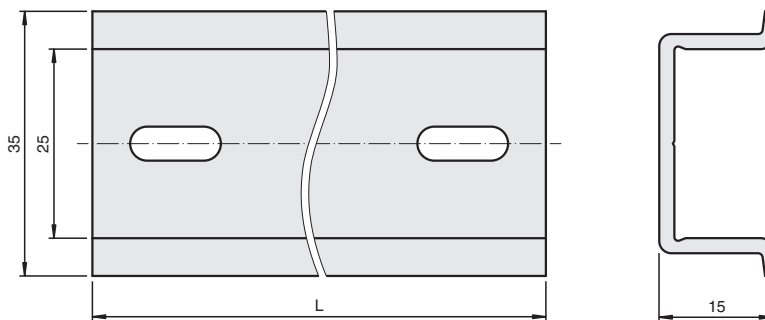

### Dane techniczne

#### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

#### Specyfikacja mechaniczna

Materiał Aluminium

 
Masa ok. 600 g

Wymiary 35 x 15 x 2000 mm

#### Informacje ogólne

Jednostka pakowania 2 sztuka/sztuki

## Akcesoria

	<b>UPR-INS-03</b>	Umieścić szynę montażową DIN 35 mm
---	-------------------	------------------------------------