


Steckverbinder ICZ-AIDA2-V45



Steckverbinder für RJ-45



Abmessungen

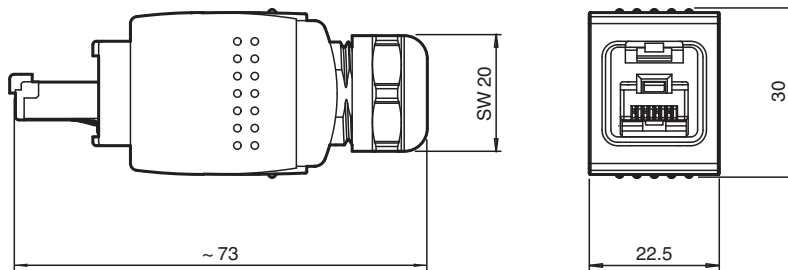

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Polzahl	4
Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	I_r 1,5 A
Nennspannung	60 V DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP65/IP67
Anschluss	RJ-45
Material	
Gehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	4,0 mm ... 11,0 mm
Aderdurchmesser	AWG 27-22 (flexibel) AWG 24-22 (massiv) 1,6 mm

Veröffentlichungsdatum: 2021-02-04 Ausgabedatum: 2021-02-04 Dateiname: 250780_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepper+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepper+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Zubehör

**CBL-PUR-E1S-
GN-04x034-100M**

Kabel, PUR/PP, 4-adrig grün, Cat5e, abgeschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich