

# Verbindungskabel

## ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G




- Cat-5-Kabel
- Robuste PUR-Leitung
- Bis 100 MHz

Verbindungskabel RJ-45 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e



### Abmessungen

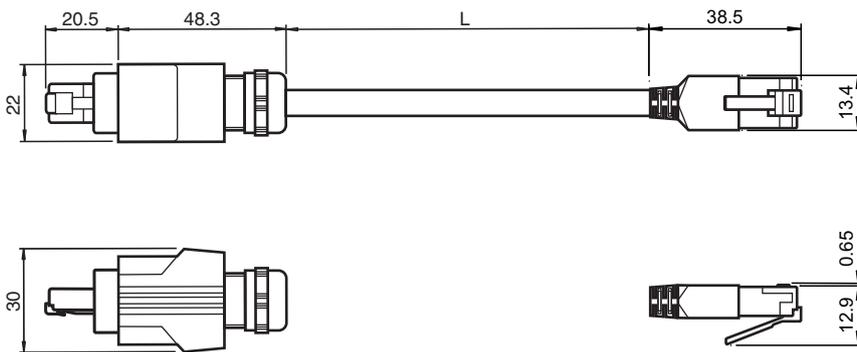

### Technische Daten

<b>Allgemeine Daten</b>		
Polzahl		4
<b>Elektrische Daten</b>		
Betriebsspannung	$U_B$	max. 50 V
Bemessungsstrom	$I_r$	max. 500 mA
<b>Normen- und Richtlinienkonformität</b>		
Normenkonformität		
Normen		CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur		-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
<b>Mechanische Daten</b>		
Schutzart		IP65/IP67
Anschluss		Ethernet: RJ-45 , Kategorie 5 , bis 100 MHz
<b>Material</b>		
Kontakte		CuZn
Kontaktoberfläche		Au

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 255010\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

Gehäuse		Zink-Druckguss, vernickelt
Griffkörper		Zink-Druckguss, vernickelt
Kabel		PUR
Kabel		
Manteldurchmesser		5,8 mm
Farbe		grün
Adern		2 x 2 x 26 AWG
Länge	L	5 m

## Anschluss

