

## Verteiler


### VAZ-CHAIN-BU/BN70MM/1,0-25

- Zur Signalweiterleitung in Schaltschränken
- Konfektionierbarer Verteiler durch multifunktionale Drehverbinder
- Ermöglicht Entnahme, Einsetzen und Tauschen von Schaltschrankmodulen ohne Spannungsunterbrechung

Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmen



## Abmessungen

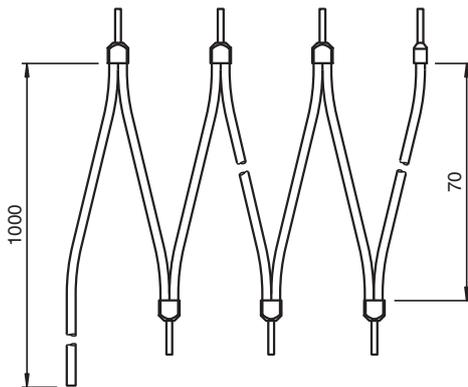

## Technische Daten

<b>Allgemeine Daten</b>	
UL File Number	E223176
<b>Elektrische Daten</b>	
Nennspannung	48 V
Strombelastbarkeit	8 A bei 40 °C DIN VDE 0298 Teil 4 HD 516/VDE 0298-300
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fest verlegt
<b>Mechanische Daten</b>	
Aderquerschnitt	Kupfer feindrätig 1 mm <sup>2</sup>
Biegeradius	bewegt: 4 x Außendurchmesser fest verlegt: 2 x Außendurchmesser
Material	
Aderisolation	PVC
Kabel	H05V-K, Nennspannung 300/500 V
Farbe	braun, blau
Anschlussmöglichkeiten	für Schraubklemmen geeignet

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 293151\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

**Technische Daten**

Kabellänge	25 x 7 cm + 1 m
Entflammbarkeit	
Kabel	flammwidrig nach IEC 60332-1-2