



Distribuidor pasivo


V1-8A-E2-V112

- Montaje rápido, flexible/Aislamiento
- Display por LED para alimentación del módulo y estado I/O
- Grado de protección IP67

Distribuidor pasivo de 8 vías con conector M12 de 12 pines



Dimensiones

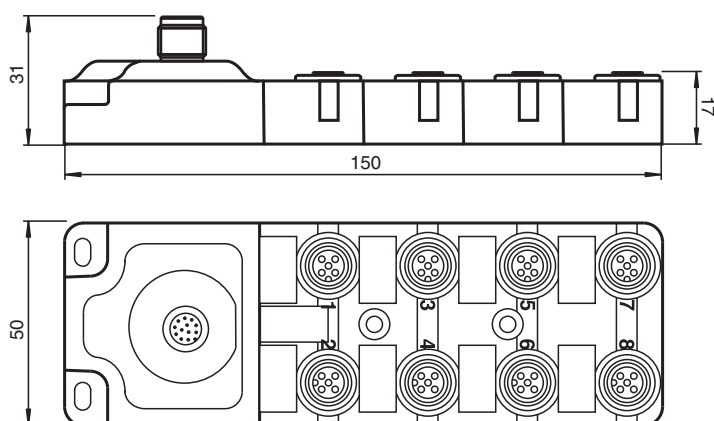

Datos técnicos

Datos generales

Conector 1	
Conexión	Conector hembra
Tipo	8x M12
Bloqueo	conexión de tornillo
Nº de polos	5
Codificación	Código A
Conector 2	
Conexión	conectores, recto
Tipo	M12
Bloqueo	conexión de tornillo
Nº de polos	12
Codificación	Código A
Número UL File	E223772
Elementos de indicación y manejo	
LED verde	Tensión de alimentación por módulo
LED amarillo	Display de estado I/O

Fecha de publicación: 2023-04-13 Fecha de edición: 2023-04-13 : 297553_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	24 V CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 1,5 A por contacto
Carga de corriente		≤ 1,5 A por contacto 1,5 A Corriente total

Conformidad

Grado de protección		EN 60529
Conector		conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente		-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
----------------------	--	-------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección		IP65/IP67
Material		
Carcasa		Plástico ABS, inflamable pesado
Masa		aprox. 150 g

Conexión

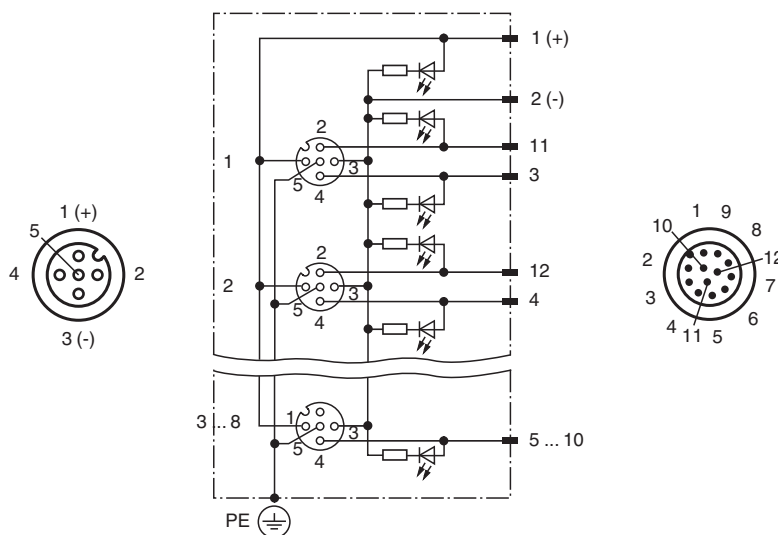

Accesorios

	VAZ-V1-B3L	Tapón para casquillo M12
--	-------------------	--------------------------

Fecha de publicación: 2023-04-13 Fecha de edición: 2023-04-13 : 297553_spa.pdf