




Abmessungen

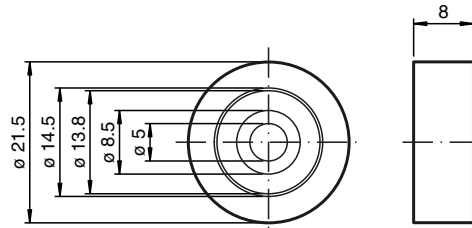

Bestellbezeichnung

WCS-GT-WL-P

WCS-Führungsrolle

Merkmale

- Führungsrolle, Kunststoff für WCS-Führungswagen WCS3-GT09-P1-O

Technische Daten

Allgemeine Daten

Beschreibung	Rillenkugellager gemäß DIN 625 625 2RS VA
--------------	--

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Material	
Laufrollen	rostfreier Stahl
Lauffläche	TPU, schwarz
Masse	7 g