




Signalsäule Montagehalterung VAZ-MH-BASE-40MM

- Modulare Bauweise
- 40-mm-Baureihe

Adapter für Bodenmontage



Abmessungen

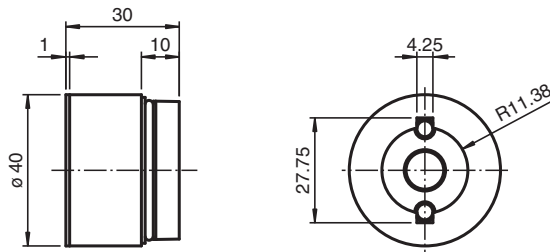

Technische Daten

Allgemeine Daten	
UL File Number	E223176
Farbe	grau
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP66
Kabeleingang	Durchgangsloch
Material	PC
Kabel	
Manteldurchmesser	max. 9 mm
Masse	21 g
Befestigung	Bodenmontage, Wandmontage

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 324831_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.