


Blindverschraubungen, Metall, Innensechskantkopf

SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05

- Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
- Messing vernickelt
- Gewinde NPT 1-1/2"
- Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant
- Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
- Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
- Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör



Abmessungen

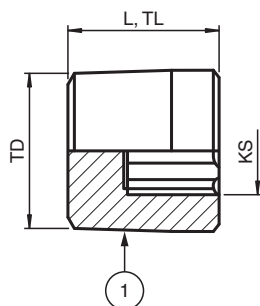

Details siehe Datentabelle

Legende	
1	Blindverschraubung
KS	Schlüsselgröße
L	Gesamtlänge
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge

Technische Daten

Mechanische Daten

Gewindetyp	NPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)	NPT 1-1/2"
Schutzart	IP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material	

Technische Daten

Finish	Eigenfarbe silber
Blindverschraubung	Messing, vernickelt
Masse	
Einzelkomponente	ca. 298 g
Verpackungseinheit	ca. 1,64 kg
Abmessungen	
Gewindelänge (TL)	25 mm
Gesamtlänge (L)	25 mm
Schlüsselgröße (KS)	14 mm
Anzugsdrehmoment	
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)	15 Nm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen	
EU-Baumusterprüfbescheinigung	CESI 15 ATEX 029X
Kennzeichnung	Ⓢ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIC Db
Internationale Zulassungen	
UL-Zulassung	
cULus	E305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A CSA C22.2, No. 14-13
IECEx-Zulassung	IECEx CES 15.0006X
UKCA-Zulassung	CML 22 UKEX 1267X
CCC-Zulassung	2021312313000343
Konformität	
Schutzart	EN 60529
Allgemeine Informationen	
Liefermenge	5
Lieferumfang	Blindverschraubungen, Metall, Innensechskantkopf Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .

Veröffentlichungsdatum: 2024-03-19 Ausgabedatum: 2024-03-19 Dateiname: 400866_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**