



Referencia de pedido


ASK /70 KL.2000MM

Conector hembra para cables M9, de 5 polos, cable

Características

- Componente reconocido UL
- Bloqueo roscado
- Grado de protección IP67

Dimensiones

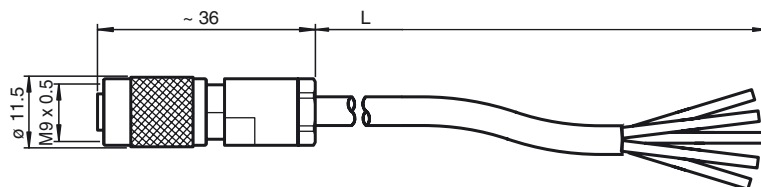

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 5

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 125 V CC
 Tensión de prueba > 1500 V_{eff} CA
 Corriente de trabajo I_B máx. 3 A
 Resistencia de tránsito < 3 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
 Grado de ensuciamiento 1

Datos mecánicos

Elementos de contacto Bornes de contacto con resorte
 Diámetro de pins 1 mm
 Grado de protección IP67

 
Material

Contactos CuSn
 Superficie de contacto Au
 Pinza PA 66 , negro
 Contratuerca CuZn, niquelado
 Cable de hilos finos, flexibles
 Diámetro del revestimiento Ø5,2 mm
 Color negro
 Hilos 5 x 0,25 mm²
 Montaje de escalera 28 x 0,07 mm Ø
 Longitud L 2 m

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)

Conexión eléctrica



1	WH
2	BN
3	GN
4	GY
5	YE