 


Reflektor

FE-RR15




- Rechteckiger Katzenaugen-Reflektor
- Temperaturbereich: -20 bis +60 °C
- Einfache Montage durch Befestigungsbohrungen

Reflektor, sechseckig 55 mm x 35 mm, Befestigungsbohrungen



Abmessungen

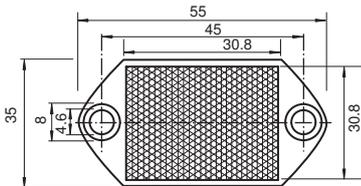

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform rund

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Mechanische Daten

Befestigung Befestigungsbohrungen

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 453710_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS