

Y-Verteiler

V3S-GR-YEE-V3/V3-GR




- Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M8-Steckplatz
- Rastverriegelung
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Schutzart IP65
- UL-gelistet für die USA und Kanada

Y-Verteiler M8-Stecker Rastverriegelung 3-polig auf 2x M8-Buchse Rastverriegelung 3-polig, UL-zugelassen



Abmessungen

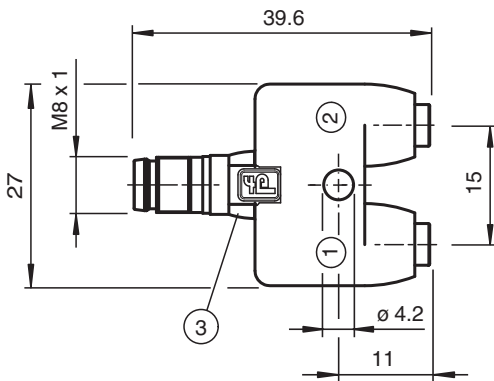

Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1	
Anschluss	Buchse
Bauform	M8
Ausführung	gerade
Verriegelung	Rastverriegelung
Polzahl	3
Kodierung	A-kodiert
Steckverbinder 2	
Anschluss	Buchse
Bauform	M8
Ausführung	gerade
Verriegelung	Rastverriegelung
Polzahl	3
Kodierung	A-kodiert
Steckverbinder 3	
Anschluss	Stecker
Bauform	M8
Ausführung	gerade

Veröffentlichungsdatum: 2024-03-15 Ausgabedatum: 2024-03-15 Dateiname: 70101374_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Verriegelung	Rastverriegelung	
Polzahl		3
Kodierung	A-kodiert	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 3 A
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Steckverbindung	Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104	
Entflammbarkeit		IEC 60332-1-2
Zulassungen und Zertifikate		
UL File Number		E231213
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Steckverbinder		
Steckzyklen		min. 100
Schutzart		IP65
Material		
Steckverbinder		
Griffkörper		TPU, schwarz
Kontaktoberfläche		Au
Entflammbarkeit		V-0

Anschlussbelegung

