





Reflektor REF-H50 SET

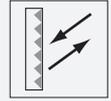

- Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
- Vormontiert mit Metallhaltewinkel und Klemmzylinder

Reflektor, rechteckig 51 mm x 61 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche

Abmessungen

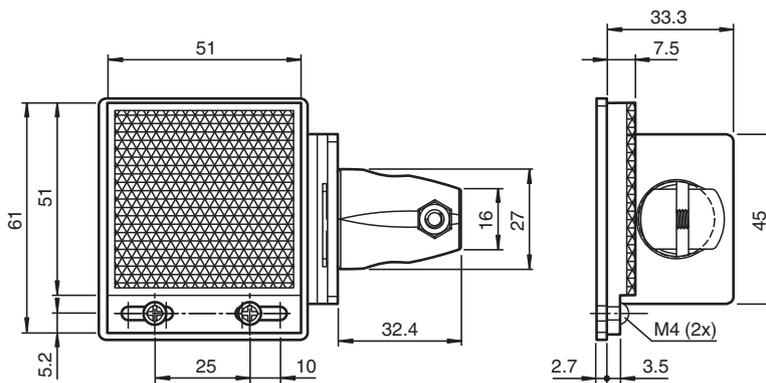

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------|---|
| Bauform | rechteckig |
| Mitgeliefertes Zubehör | Edelstahlhalterung mit 2 x M4 x 10 Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz , rostfreier Stahl (ISO 7045) und 2 x flache Unterlegscheiben , Edelstahl A2 , Außendurchmesser: 9 mm, Innendurchmesser: 4,3 mm, Stärke: 0,8 mm (ISO 7089) und 2 x Außenzahnscheiben , Edelstahl A2 , Außendurchmesser: 8 mm, Innendurchmesser: 4,3 mm, Stärke: 0,5 mm (DIN 6797, Form A) Klemmzylinder (werksseitig montiert) |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
|---------------------|-------------------------------|

Mechanische Daten

| | |
|-------------|------------------------|
| Material | PMMA/ABS |
| Abmessungen | 51 mm x 61 mm x 7,5 mm |
| Befestigung | Befestigungsbohrungen |

Veröffentlichungsdatum: 2021-06-22 Ausgabedatum: 2021-06-25 Dateiname: 70105787_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

pf PEPPERL+FUCHS