




Zubehör Kameraobjektiv VOS-LE-C-12MM-HC

- Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
- Brennweite 12,5 mm
- F 1,4-16
- Format 1"
- MOD 0,3 m
- C-Mount

Manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixelobjektiv mit Fixierschrauben, C-Mount Kameras

Abmessungen

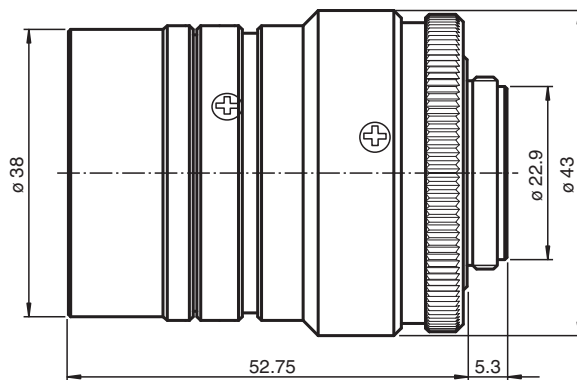

Technische Daten

Allgemeine Daten

Optische Auflösung	7 MP
Brennweite	12,5 mm
Brennweitenbereich	≥ 12 mm ... < 25 mm
Format	1"
Blende	F1,4-16
Blendensteuerung	manuell
Horizontaler Bildwinkel	55,6 °
Vertikaler Bildwinkel	42,5 °
Diagonaler Bildwinkel	67,7 °
bei Bildformat	12,8 x 9,6 mm
MOD (Minimale Objekt Distanz)	300 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Mechanische Daten

Veröffentlichungsdatum: 2021-07-08 Ausgabedatum: 2021-07-08 Dateiname: 70114993_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Gehäuselänge	52,75 mm
Gehäusedurchmesser	Ø 43 mm
Masse	160 g
Objektivanschluss	C-Mount
Filtergewinde	M 35,5 × 0,5