




## Zubehör Kameraobjektiv VOS-LE-C-35MM-HC

- Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
- Brennweite 35 mm
- F 1,6-16
- Format 1"
- MOD 0,4 m
- C-Mount

Manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixelobjektiv mit Fixier- und Rändelschrauben für C-Mount Kameras

### Abmessungen

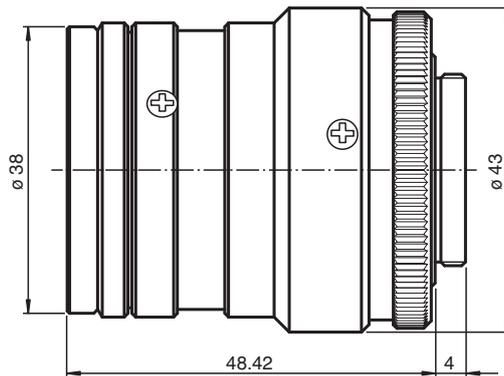

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Optische Auflösung	7 MP
Brennweite	35 mm
Brennweitenbereich	≥ 25 mm ... < 50 mm
Format	1"
Blende	F1,4-16
Blendensteuerung	manuell
Horizontaler Bildwinkel	20,9 °
Vertikaler Bildwinkel	15,8 °
Diagonaler Bildwinkel	26,1 °
bei Bildformat	12,8 x 9,6 mm
MOD (Minimale Objekt Distanz)	400 mm

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

#### Mechanische Daten

Veröffentlichungsdatum: 2021-07-08 Ausgabedatum: 2021-07-08 Dateiname: 70114996\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

**Technische Daten**

Gehäuselänge	48,42 mm
Gehäusedurchmesser	Ø 43 mm
Masse	135 g
Objektivanschluss	C-Mount
Filtergewinde	M 35,5 × 0,5