




## Adapterkabel USB-AS-2M-PVC-USB-B

- Schutzart IP20
- Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Gerätetyp und können von der spezifischen Variante abweichen
- USB-Steckverbinder werden in unterschiedlichen Ausführungen geliefert

Adapterkabel USB-A Stecker gerade 4-polig auf Mini-USB-B Stecker gerade 4-polig, PVC-Kabel schwarz, geschirmt



### Abmessungen

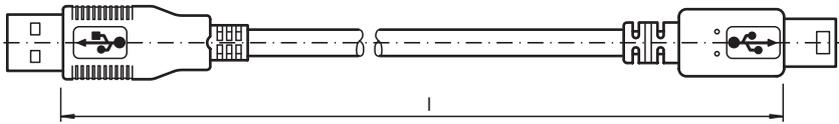

### Technische Daten

Allgemeine Daten			
Steckverbinder 1			
Anschluss		Stecker	
Bauform		USB Typ A	
Ausführung		gerade	
Polzahl		4	
Steckverbinder 2			
Anschluss		Stecker	
Bauform		USB Typ Mini-B	
Ausführung		gerade	
Polzahl		4	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	$U_B$	max. 5 V	
Konformität			
Schutzart		EN 60529	
Übertragungstechnik		Transferrate bis zu 480 Mbits/s	

Veröffentlichungsdatum: 2022-09-01 Ausgabedatum: 2022-09-01 Dateiname: 70149154\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

Steckverbindung		USB Steckverbinder : USB 2.0
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur		-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
<b>Mechanische Daten</b>		
Schutzart		IP20
<b>Kabel</b>		
Manteldurchmesser		4 mm
Mantelfarbe		schwarz (ähnlich RAL 9005)
Adern		
Aderzahl		4
Aderaufbau		Signalleitung 28 AWG Versorgungsleitung 24 AWG Ferritkern
Schirm		zweifach geschirmt
Länge	L	2 m
<b>Material</b>		
Steckverbinder 1		
Griffkörper		PVC schwarz
Kontaktfläche		vergoldet (Au)
Steckverbinder 2		
Griffkörper		PVC schwarz
Kontaktfläche		vergoldet (Au)
Kabel		
Mantel		PVC

## Anschlussbelegung

