




Cable adaptador USB-AS-2M-PVC-USB-B

- Grado de protección IP20
- La imagen y el esquema son genéricos para este tipo de dispositivo y pueden diferir de la variante específica
- Los conectores USB se suministran en diversas variantes

Cable adaptador con conector macho USB-A recto a conector macho Mini-USB-B recto de 4 pines, cable de PVC negro, apantallado



Dimensiones

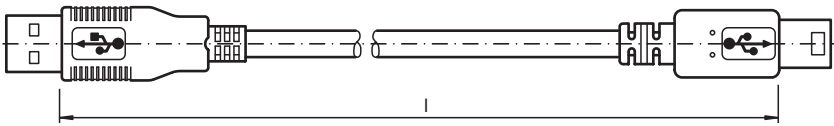

Datos técnicos

Datos generales

Conector 1			
Conexión		conectores, recto	
Tipo		USB Tipo A	
Estilo		recto	
Nº de polos		4	
Conector 2			
Conexión		conectores, recto	
Tipo		USB Tipo Mini-B	
Estilo		recto	
Nº de polos		4	
Datos eléctricos			
Tensión de trabajo	U_B	máx. 5 V	
Conformidad			
Grado de protección		EN 60529	
Tecnología de transmisión		Velocidad de transferencia de hasta 480 Mbit/s	

Fecha de publicación: 2022-09-01 Fecha de edición: 2022-09-14 : 70149154_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Conector	Conector USB : USB 2.0	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)	
Datos mecánicos		
Grado de protección	IP20	
Cable		
Diámetro del revestimiento	4 mm	
Color de cubierta	negro (similar a RAL 9005)	
Hilos		
Número de núcleos	4	
Construcción del núcleo	Cable de señal 28 AWG Línea de alimentación 24 AWG Núcleo de ferrita	
Blindaje	doble apantallado	
Longitud	L	2 m
Material		
Conector 1		
Pinza	PVC, negro	
Superficie de contacto	chapado en oro (Au)	
Conector 2		
Pinza	PVC, negro	
Superficie de contacto	chapado en oro (Au)	
Cable		
Revestimiento	PVC	

Asignación de conexión

