


PRO-Lizenzschlüssel

VISUNET-RM-SHELL6-PRO

Pro License

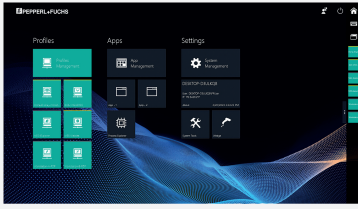

- Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen
- Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen
- Desktop Sharing: Klonen Sie einen Remote-Monitor so, dass er mit einem Host-System von mehreren Remote-Monitoren gleichzeitig arbeitet
- Raritan KVM-Profil: Der Client ermöglicht eine direkte Verbindung zum Raritan Dominion KX II-101 V2 KVM-Schalter

PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 6


Funktion

Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitore (VisuNet RMs) sind industrietaugliche Thin Client-Lösungen, die dem Bediener eine vereinfachte, moderne Benutzeroberfläche bieten. Die Firmware eines VisuNet RMs, VisuNet RM Shell genannt, ermöglicht dem Anwender den einfachen Zugriff auf Anwendungen, die auf Prozessleitsystemen über Ethernet laufen. Mit dem Lizenzschlüssel für RM Shell 6 Pro können zusätzliche Funktionen in RM Shell 6 aktiviert werden. Welche Funktionen freigeschaltet sind, können Sie der Funktionstabelle entnehmen.

Technische Daten

Software	
Betriebssystem	Basierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	
Verfügbare Lizenzen	1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung der "Pro"-Funktionen auf einem VisuNet Remote-Monitor mit vorinstallierter RM Shell 6.x
Installation	RM Shell 6.x-Lizenzen (oder neuer) können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden.
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote-Monitore mit vorinstallierter RM Shell 6.x

Zubehör

	DKX4-101	Raritan Dominion KVM-over-IP-Schalter
---	-----------------	---------------------------------------

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-05 Ausgabedatum: 2023-09-05 Dateiname: 70162174_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Freigeschaltete Funktionen mit der PRO-Lizenz (#548289)

Eigenschaften	Bezeichnung
Eingeschränkter Webbrowser, basierend auf Internet Explorer	Schneller HTML-Browser, der zum Rendern von Websites Internet Explorer verwendet. Der Zugriff von Bedienern auf bestimmte Websites kann beschränkt werden.
Eingeschränkter Webbrowser, basierend auf Chrome	Schneller HTML5-Browser, der zum Rendern von Websites Google Chrome verwendet. Der Zugriff von Bedienern auf bestimmte Websites kann beschränkt werden.
Desktop Sharing	Diese Funktion ermöglicht es Bedienern, einen Remote Monitor zu klonen und dessen Desktop auf anderen VisuNet Remote Monitoren anzuzeigen (erfordert RM Shell 4.0.3 oder höher).
Raritan KVM-Profil	Der Client ermöglicht eine direkte Verbindung zum Raritan Dominion KX II-101 V2 KVM-Schalter

Produktvarianten

Shell 6 PRO

Artikel-Nr.	Modell-Nr.
XSP2-037-03R	VISUNET-RM-SHELL6-PRO-DLK
70162174	VISUNET-RM-SHELL6-PRO
70162175	VISUNET-RM-SHELL6-PRO-5
70162176	VISUNET-RM-SHELL6-PRO-10
70162177	VISUNET-RM-SHELL6-PRO-30
70162178	VISUNET-RM-SHELL6-PRO-50

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-05 Ausgabedatum: 2023-09-05 Dateiname: 70162174_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com