



Bestellbezeichnung


CBL SET GL5

Verbindungskabel für Serie GL5

Merkmale

- Verbindungskabel für Serie GL5

Abmessungen

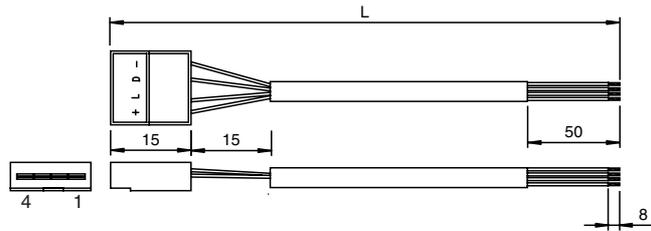

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Bauform	Buchse, gerade freies Leitungsende

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Anschluss	Buchse, gerade, 4-polig freies Leitungsende

Material		
Griffkörper	PBT	
Kabel	PVC	
Kabel		
Manteldurchmesser	Ø 2,6 mm	
Farbe	schwarz	
Adern	4 x 0,14 mm ²	
Leiteraufbau	30 x 0,08 mm	
Länge	L	2 m
Masse	25 g	

Elektrischer Anschluss

1	_____	BN
2	_____	BK
3	_____	WH
4	_____	BU