



**Referencia de pedido**


**CBL SET GL5**

Cable de conexión para la serie GL5

**Características**

- Cable de conexión para la serie GL5

**Dimensiones**

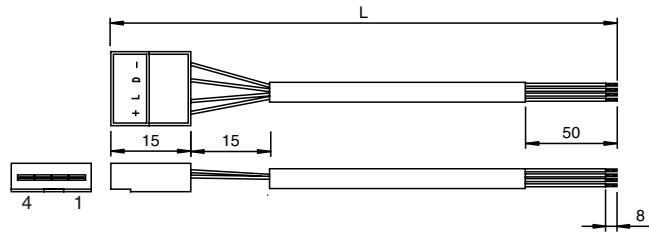

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	4
Tipo	Hembrilla, extremo del cable libre recto

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
----------------------	--------------------------------

**Datos mecánicos**

Tipo de protección	IP20
Conexión	Borne, recto , cuatro polos Terminal de línea libre

Material	
Pinza	PBT
Cable	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 2,6 mm
Color	negro
Hilos	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Montaje de escalera	30 x 0,08 mm
Longitud	L 2 m
Masa	25 g

**Conexión eléctrica**

1	_____	BN
2	_____	BK
3	_____	WH
4	_____	BU