



Bestellbezeichnung


V7-W

Kabeldose, 6-polig+PE, konfektionierbar

Merkmale

- Transparente Abdeckhaube

Abmessungen

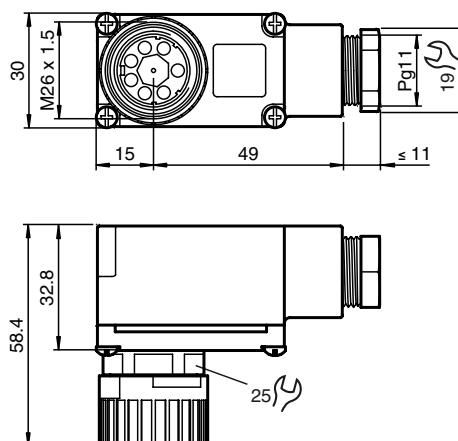

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	6 + PE
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt
Farbe	grau

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 253 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 10 A
Durchgangswiderstand		< 5 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C (233 ... 363 K)
	Derating beachten

Mechanische Daten

Kontakt Elemente	gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart	IP65
Anschluss	Schraubklemmen 0,5 ... 1,5 mm ² PG11-Verschraubung

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Ag
Gehäuse	PA 6 GF30 Deckel PA T
Griffkörper	PET
Überwurfmutter	PA 66
Dichtung	NBR
Befestigungsschraube	PA 6 GF

Kabel

Manteldurchmesser	7 mm ... 9 mm
-------------------	---------------

Brennbarkeit

Gehäuse:	UL 94 HB
Kontaktträger:	UL 94 V-0
Deckel:	UL 94 HB
Druckschraube:	UL 94 HB
Überwurfmutter:	UL 94 V-2

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Isolationskoordination	DIN EN 60664-1
Schutzart	IEC 60529
Normen	Bauartnorm DIN EN 175201-804

Elektrischer Anschluss

