




### Bestellbezeichnung

**CBL SET J03M-BK-2m**

Verbindungskabel

### Abmessungen

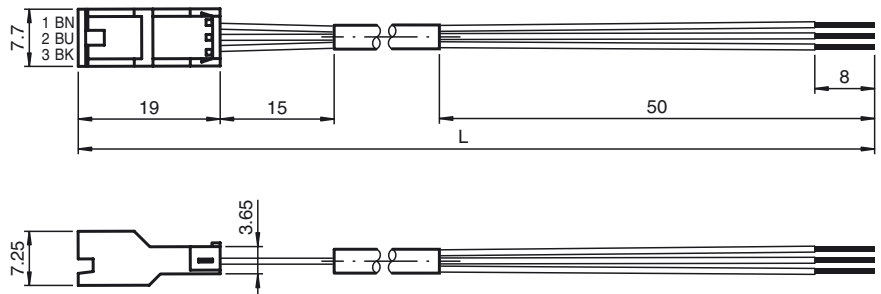

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Bauform	Buchse, gerade freies Leitungsende

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Anschluss	Kabel mit 3-poligen JST Stecker
Material	
Griffkörper	PA66
Kabel	PVC
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø 3 mm
Farbe	schwarz
Adern	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	18 x 0,1 mm
Länge	L 2 m (L)
Masse	ca. 30 g

#### Elektrischer Anschluss

1)	_____	BN
2)	_____	BU
3)	_____	BK