




Bestellbezeichnung

CBL SET J03M-GY-7m

Verbindungskabel

Abmessungen

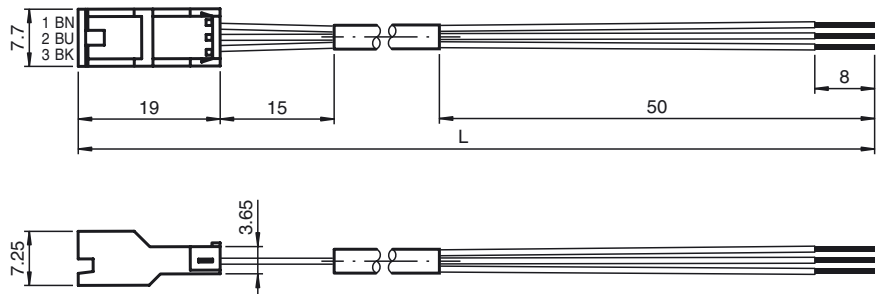

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Bauform	Buchse, gerade freies Leitungsende

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Anschluss	Kabel mit 3-poligen JST Stecker
Material	
Griffkörper	PA66
Kabel	PVC
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 3 mm
Farbe	grau
Adern	3 x 0,14 mm ²
Leiteraufbau	18 x 0,1 mm
Länge	L 7 m (L)
Masse	ca. 100 g

Elektrischer Anschluss

1)	_____	BN
2)	_____	BU
3)	_____	BK