



Bestellbezeichnung


VAZ-RK-4TEE

Passiver Verteiler mit vier Ports für AS-Interface



Merkmale

- Passiver Abzweig mit vier Ports für AS-Interface

Abmessungen

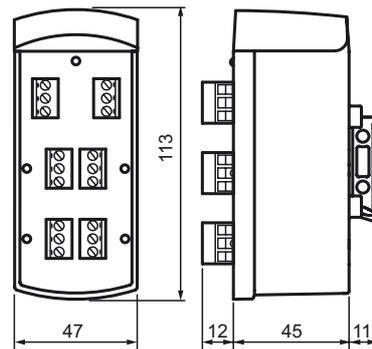

Elektrischer Anschluss

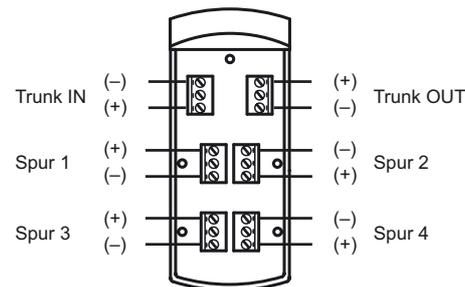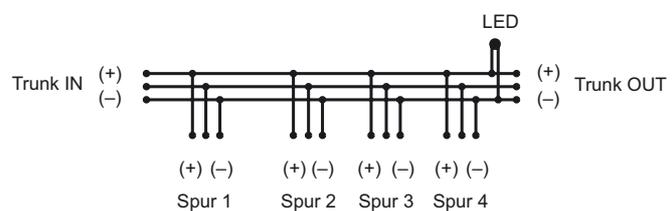

Technische Daten

Allgemeine Daten

Beschreibung Passiver Verteiler mit vier Ports für AS-Interface

Anzeigen/Bedienelemente

LED PWR LED grün: Bus-Stromversorgung

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U_e 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface

Bemessungsbetriebsstrom I_e 8 A

Sicherheitst. Maximalspannung U_m 35 V

Schnittstelle

Protokoll AS-Interface

Ausgang

Anzahl/Typ 4/Drop-Steckverbinder

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Lagertemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Schutzart IP20

Anschluss Anschlussklemmen: Trunk-Eingang, Trunk-Ausgang und 4 Drops