




Bestellbezeichnung

1/2" NPT-V95-G-S-.3M

Einbaustecker, 7/8" UN / 1/2" NPT, 5-polig

Abmessungen

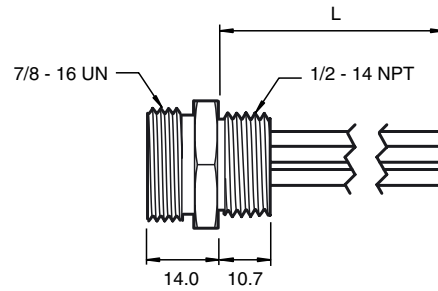

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Bauform	gerade
Anschluss 1	Stecker
Gewinde 1	7/8"

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max 600 V AC/DC
Betriebsstrom		8 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------


Mechanische Daten

Schutzart	IP67	
Anschluss	Gerätestecker 7/8"-16 UN	
Material	klar Aluminium, eloxiert	
Kontakte	gold plattiert Kupferlegierung	
Kabel		
Adern	5 x 1,5 mm ²	
Länge	L	0,3 m
Hinweis	1/2" - 14 NPT Einbau Gewinde	

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

Elektrischer Anschluss

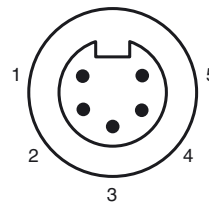

Elektrischer Anschluss

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OR
5	BK