




**Bestellbezeichnung**

**1/2" NPT-V94-G-.3M**

Einbaudose, 7/8" UN / 1/2" NPT, 4-polig

**Abmessungen**

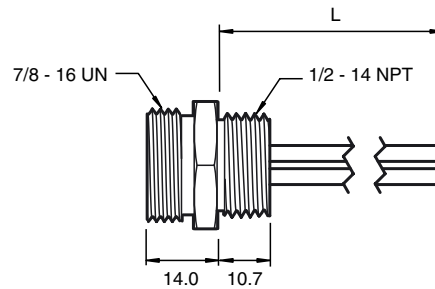

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Polzahl	4
Bauform	gerade
Anschluss 1	Buchse
Gewinde 1	7/8"

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	U <sub>B</sub>	max 600 V AC/DC
Betriebsstrom		10 A

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------


**Mechanische Daten**

Schutzart	IP67	
Anschluss	Gerätestecker 7/8"-16 UN	
Material	klar Aluminium, eloxiert	
Kontakte	gold plattiert Kupferlegierung	
Kabel		
Adern	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Länge	L	0,3 m
Hinweis	1/2" - 14 NPT Einbau Gewinde	

**Zulassungen und Zertifikate**

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

**Elektrischer Anschluss**

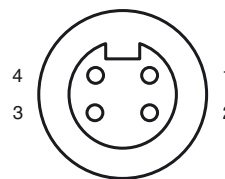

**Elektrischer Anschluss**

1	————— BK
2	————— WH
3	————— RD
4	————— GN/YE

Veröffentlichungsdatum: 2013-12-13 16:16 Ausgabedatum: 2013-12-13 906188\_ges.xml