



### Bestellbezeichnung


#### V93-G

Kabeldose, 7/8" - 16 UN2B, 3-polig,  
konfektionierbar

### Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Steckverbinder mit internem Gewinde
- Vergoldete Kontakte

### Abmessungen

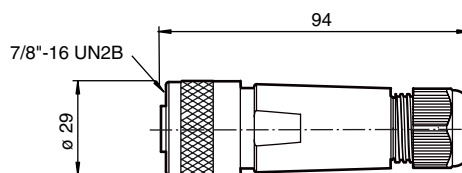

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	7/8"

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 600 V
Betriebsstrom		max. 18 A
Durchgangswiderstand		< 5 m $\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
---------------------	--------------------------------

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x 7/8" - 16 UN2B ; Buchse, gerade , Schraubklemme für 14 - 22 AWG

#### Material

Kontakte	gold plattiert Cu-Legierung
Griffkörper	Polyamid (PA)
Überwurfmutter	Aluminium, schwarz eloxiert
Überwurfstecker	gelb PVC

#### Kabel

Manteldurchmesser	5 ... 13 mm
-------------------	-------------

#### Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

### Elektrischer Anschluss

