




### Bestellbezeichnung

1/2" NPT-V95-G-.3M

Einbaudose, 7/8" UN / 1/2" NPT, 5-polig

### Abmessungen

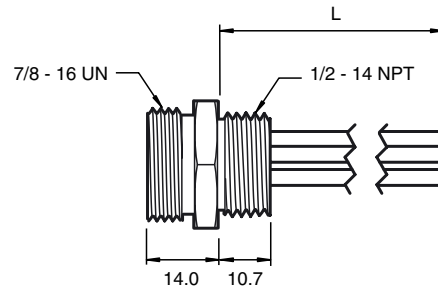

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	5
Bauform	gerade
Anschluss 1	Buchse
Gewinde 1	7/8"

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max 600 V AC/DC
Betriebsstrom		8 A

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------


#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67	
Anschluss	Gerätestecker 7/8"-16 UN	
Material	klar Aluminium, eloxiert	
Kontakte	gold plattiert Kupferlegierung	
Kabel		
Adern	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Länge	L	0,3 m
Hinweis		1/2" - 14 NPT Einbau Gewinde

#### Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

### Elektrischer Anschluss

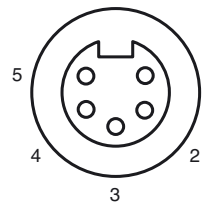

### Elektrischer Anschluss

1	—————	WH
2	—————	RD
3	—————	GN/YE
4	—————	OR
5	—————	BK