



Referencia de pedido


V3-GR-YE5M-PUR

Conector hembra M8 de 3 polos, cable PUR

Características

- Bloqueo de trama

Dimensiones

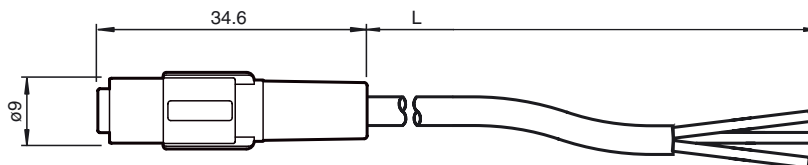

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M8 Bloqueo enclavable
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 125 V CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento	3


Datos mecánicos

Diametro de pins	1 mm
Grado de protección	IP67 / IP68 / IP69k
Material	
Contactos	CuSn
Superficie de contacto	Ni/Au
Pinza	TPU , amarillo
Cable	PUR
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 4,4 mm
Radio de flexión	10 x Kabeldurchmesser
Color	amarillo
Hilos	3 x 0,25 mm ²
Longitud	L 5 m
Combustibilidad	
Portador de contactos	94 V-2
Carcasa	94 V-2
Cable	Clase de inflamabilidad VW-1 según UL
Nota	M8 sin Rosca

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

Conexión eléctrica

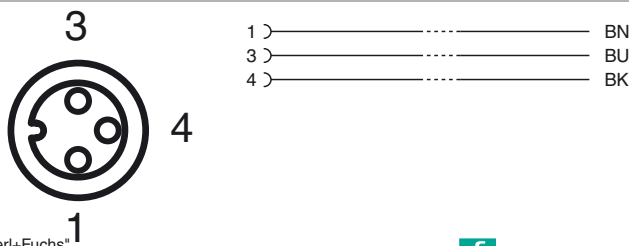

Fecha de publicación: 2019-05-03 10:33 Fecha de edición: 2019-05-03 909018_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".