


Conector de montaje M16-V95-G-S-.15M

- 22 AWG. Hilo (0,33 mm²)
- Montaje frontal
- Roscas de 7/8" UN2/M16

Receptáculo macho, 7/8" UN2 / M16, 5 clavijas



Dimensiones

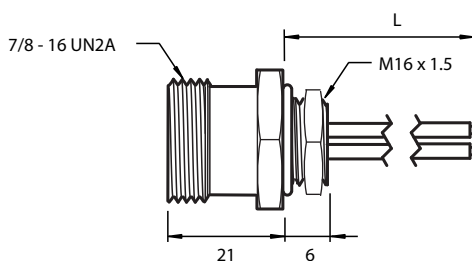

Datos técnicos

Datos generales		
Nº de polos		5
Tipo		recto
Conexión 1		conectores, recto
Rosca 1		7/8"
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U _B	máx. 300 V
Corriente de trabajo	I _B	máx. 4 A
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		cULus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Datos mecánicos		
Grado de protección		IP69
Conexión		7/8"-16 UN 2 A
Material		claro Aluminio, eloxado
Contactos		Aleación de cobre oro chapado

Fecha de publicación: 2023-08-03 Fecha de edición: 2023-08-23 : 909308_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Conector de retén	amarillo PVC	
Junta		Junta tórica: BUNA-N
Cable		
Hilos		5 x 0,34 mm ² / 22 AWG
Longitud	L	0,15 m
Nota		M16 x 1,5 Montaje Rosca

Asignación de conexión

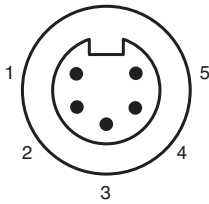

- 1 ————— WH
- 2 ————— RD
- 3 ————— GN/YE
- 4 ————— OR
- 5 ————— BK