




Bestellbezeichnung

M20-V1-G-S-.3M

Einbaustecker

Abmessungen

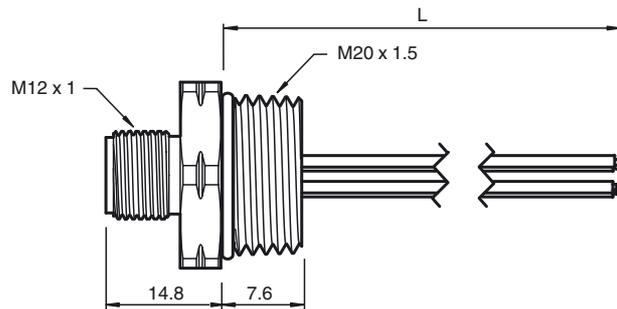

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Bauform	gerade

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 300 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------


Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Einzellitzen
Material	Aluminium, eloxiert
Kontakte	Messing, vergoldet
Überwurfstecker	Polyamid (PA)
Dichtung	NBR
Kabel	
Adern	4 x 0,34 mm ² , 22 AWG
Länge	L 0,3 m
Hinweis	M20 x 1,5 Einbau

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

Elektrischer Anschluss

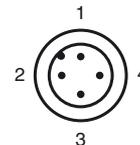

Elektrischer Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK