




## Datos técnicos


Identificación	CE		
Anchura de horquilla		24 mm	
Profundidad de la horquilla		24 mm	
Límite de luz extraña		Lámpara fluorescente 3000 Lux luz solar 10000 Lux	
<b>Elementos de indicación y manejo</b>			
Indicación de trabajo		LED rojo	
<b>Datos eléctricos</b>			
Tensión de trabajo	$U_B$	10 ... 60 V CC	
Rizado		10 %	
Corriente en vacío	$I_0$	$\leq 25$ mA	
Retardo a la disponibilidad	$t_v$	$\leq 10$ ms	
<b>Salida</b>			
Tipo de conmutación		conmutación claro/oscurο	
Señal de salida		2 pnp antivalente , seguro ctra. inversión polaridad , colectores abiertos	
Tensión de conmutación		máx. 60 V CC	
Corriente de conmutación		máx. 100 mA	
Caída de tensión	$U_d$	$\leq 0,5$ V	
Frecuencia de conmutación	$f$	100 Hz	
Tiempo de respuesta		$< 10$ ms	
<b>Conformidad</b>			
Norma del producto		EN 60947-5-2	
<b>Autorizaciones y Certificados</b>			
Conformidad EAC		TR CU 020/2011	
<b>Condiciones ambientales</b>			
Temperatura ambiente		-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)	
Temperatura de almacenaje		-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)	
<b>Datos mecánicos</b>			
Grado de protección		IP65	
Conexión		600 mm	
Material			
Carcasa		ABS	
Nota		Normalmente abierto (NA) blanca Hilo está dentro de un tubo termorretráctil	

## Asignación de conexión

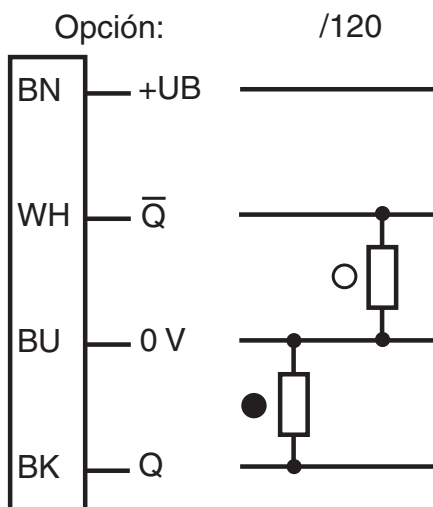


- = conmutación claro
- = conmutación oscuro

## Montaje

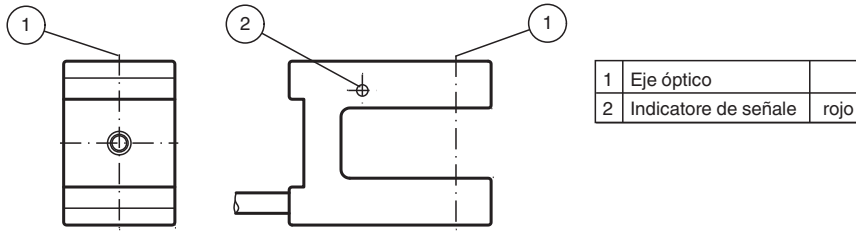

## Aplicación

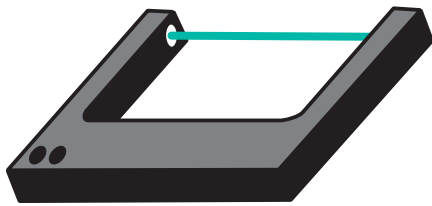

## Información de seguridad

### Indicación de seguridad:

- Antes de la puesta en marcha leer las indicaciones de uso.
- La conexión, el montaje y los ajustes deben realizarse sólo por personal cualificado.
- No es ningún elemento de seguridad según las normas CE que pueda utilizarse para protección de personas o como función de paro de emergencia.