

# Conector hembra,confeccionable

## V94-G




- Conexión de borne roscado
- Conector con rosca interna
- Contactos dorados

Conector hembra, 7/8" - 16 UN2B, 4 polos, confeccionable



## Dimensiones

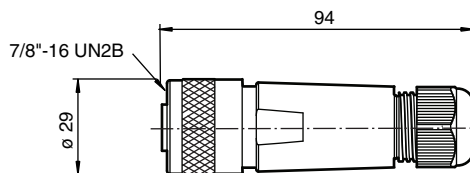

## Datos técnicos

Datos generales			
Nº de polos			4
Conexión 1			Conector hembra
Tipo 1			recto
Rosca 1			7/8"
Datos eléctricos			
Tensión de trabajo	U <sub>B</sub>		máx. 600 V
Corriente de trabajo	I <sub>B</sub>		máx. 15 A
Resistencia de tránsito			< 5 mΩ
Autorizaciones y Certificados			
Autorización UL			cULus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente			-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Datos mecánicos			
Grado de protección			IP67
Conexión			1 x 7/8" - 16 UN2B ; Borne, recto , Borne roscado para 14 - 22 AWG

Fecha de publicación: 2023-04-04 Fecha de edición: 2023-04-04 : 912905\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

### Datos técnicos

Material	
Contactos	oro chapado Aleación Cu
Pinza	Poliamida (PA)
Contratuerca	Aluminio, eloxado negro
Conector de retén	amarillo PVC
Cable	
Diámetro del revestimiento	5 ... 13 mm

### Conexión

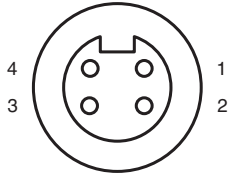

Fecha de publicación: 2023-04-04 Fecha de edición: 2023-04-04 : 912905\_spa.pdf