


Dimensiones

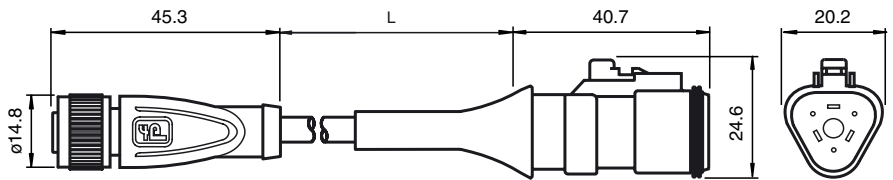

Referencia de pedido

V11-G-BK1M-PUR-3DT06
Toma para cable, conector Deutsch M12 a 3 pines

Características

- Conector Deutsch DT06, 3 pines

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 3

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 250 V CA/CC

Tensión de prueba 1500 V_{eff} CA

Corriente de trabajo I_B máx. 4 A

Resistencia de tránsito < 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

Grado de ensuciamiento 3

Datos mecánicos

Tipo de conexión Conector de cables (M12 x 1) , Deutsch DT06 Conector enchufable con 1 m, cable PUR con Tubo retráctil en Conector enchufable

Diametro de pins 1 mm

Grado de protección IP68 / IP69K (M12 Conector enchufable Fin)

Material

Contactos CuSn / Au

Superficie de contacto Au

Pinza TPU, negro

Cable PUR

Contratuerca Fundición a presión de cinc

Aislamiento del hilo Polipropileno

Cable de hilos finos, flexibles

Díametro del revestimiento Ø 6 mm

Radio de flexión 10 x Kabeldurchmesser


Color negro

Hilos 3 x 0,75 mm²

Longitud L 1 m

Nota Conector enchufable : DT06-3S-CE13
Junta : W3S-P012
Contactos: (carrete) 1062-16-0622, (suelto) 0462-201-16141

Conexión eléctrica

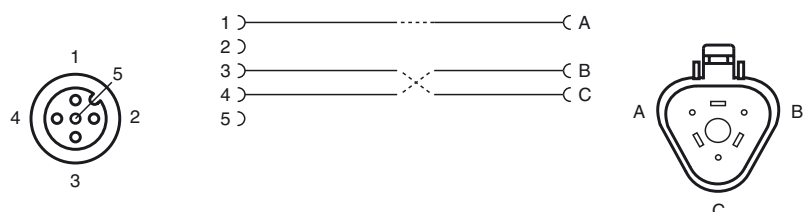

Fecha de publicación: 2017-11-16 07:59 Fecha de edición: 2017-11-20 913487_spa.xml