



### Bestellbezeichnung


#### V94-G-SE

Kabelstecker, 7/8" - 16 UN2A, 4-polig,  
konfektionierbar

### Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Steckverbinder mit externem Gewinde
- Vergoldete Kontakte

## Abmessungen

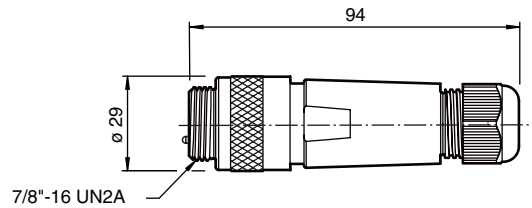

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Polzahl 4

### Elektrische Daten

Betriebsspannung  $U_B$  max. 600 V

Betriebsstrom  $I_B$  max. 15 A

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

### Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschluss 1 x 7/8 Zoll-16 UN - 2A ; Stecker, gerade  
Schraubklemme für 14 - 22 AWG

### Material

Kontakte gold plattiert Cu-Legierung

Griffkörper Polyamid (PA)

Überwurfmutter vernickeltes Messing

Überwurfstecker gelb PVC

### Kabel

Manteldurchmesser 5 ... 13 mm

Hinweis Stecker Gewinde Länge: 3,5 mm  
Der Spannungswert liegt bei 600 V oder der Nennspannung des  
Kabels, je nachdem, welcher Wert niedriger ist

### Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung cULus Listed, General Purpose

## Elektrischer Anschluss

