



### Referencia de pedido


#### V3-GR-\*M-PVC-V3-GR-Y

Juego de cables con conector hembra M8 de encaje a presión a conector macho M8 de encaje a presión, 3 pines, cable de PVC de 2 hilos gris

### Características

- Bloqueo de trama
- Tipo de protección: IP 65
- Contactos dorados
- Longitud del cable conforme a las especificaciones

### Dimensiones

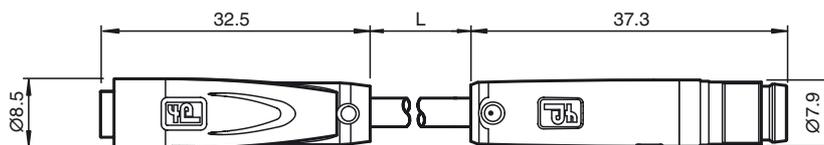

### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M8 Bloqueo enclavable
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	M8 Bloqueo enclavable

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajo	$I_B$	máx. 3 A

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	cable, tendido fijo: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento	3

#### Datos mecánicos

Tipo de conexión	pin 4 no conectado
Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Grado de protección	IP65
Código de cable	Li YY 3 x 0.25
Material	
Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	PUR
Cable	PVC
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento	4,3 mm
Radio de flexión	> 15 x diámetro de cable, móvil > 10 x diámetro de cable, fijo
Color	gris
Número de núcleos	2
Sección transversal	0,34 mm <sup>2</sup>
Color de núcleos	Núcleo 1: marrón Núcleo 3: azul
Montaje de escalera	19 x 0,15 mm Ø
Longitud	L según las especificaciones

#### Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Grado de protección	EN 60529
Especificación	conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104

### Conexión eléctrica

