


Kundenspezifisches H-System-Kabel

CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-**

- Kundenspezifisches Kabel für Honeywell-Experion-Serie C E/A zum Pepperl+Fuchs H-System
- Verbindet 16 Kanäle über einen 32-poligen Terminal-Stecker des C-IO-Anschlussboards auf einen 37-poligen Sub-D-Stecker eines HiC-Termination Boards
- Vorkonfektionierte Längen

Aufbau

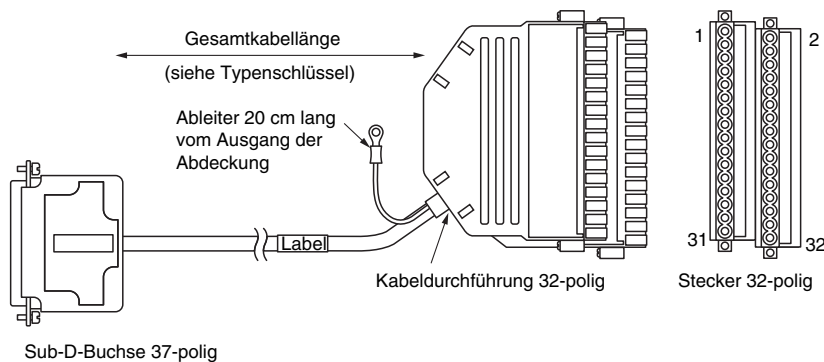

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsspannung U_r 300 V AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)

Mechanische Daten

Anschluss 37-polig/32-polig

Material

Stecker Kunststoff/Kunststoff

Kabel 22 AWG

Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

Richtlinienkonformität
UL VM-1 flammgeprüft
CSA FT4 flammgeprüft
RoHS-konform

Anschlussbelegung

	Kanal	Sub-D-Buchse, 37-polig	Weidmüller, 32-polig
1	1+	19	2
2	1-	37	1
3	2+	18	4
4	2-	36	3
5	3+	17	6

Veröffentlichungsdatum: 2024-01-31 Ausgabedatum: 2024-01-31 Dateiname: t40815_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Anschlussbelegung

	Kanal	Sub-D-Buchse, 37-polig	Weidmüller, 32-polig
6	3-	35	5
7	4+	16	8
8	4-	34	7
9	5+	15	10
10	5-	33	9
11	6+	14	12
12	6-	32	11
13	7+	13	14
14	7-	31	13
15	8+	12	16
16	8-	30	15
17	9+	11	18
18	9-	29	17
19	10+	10	20
20	10-	28	19
21	11+	9	22
22	11-	27	21
23	12+	8	24
24	12-	26	23
25	13+	7	26
26	13-	25	25
27	14+	6	28
28	14-	24	27
29	15+	5	30
30	15-	23	29
31	16+	4	32
32	16-	22	31

Produktvarianten

Bestellbezeichnung	Länge
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-01	1 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-05	5 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-10	10 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-15	15 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-20	20 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-25	25 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-30	30 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-35	35 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-40	40 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-45	45 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-50	50 m

Veröffentlichungsdatum: 2024-01-31 Ausgabedatum: 2024-01-31 Dateiname: t40815_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS