


Kundenspezifisches H-System-Kabel

CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-**

- Kundenspezifisches Kabel für Honeywell-C300-System
- Verbindet 16 Kanäle über einen 32-poligen Terminal-Stecker des C-IO-Anschlussboards auf je 8 Kanäle über zwei 37-polige Sub-D-Stecker eines HiC-Termination Boards
- Vorkonfektionierte Längen

Aufbau

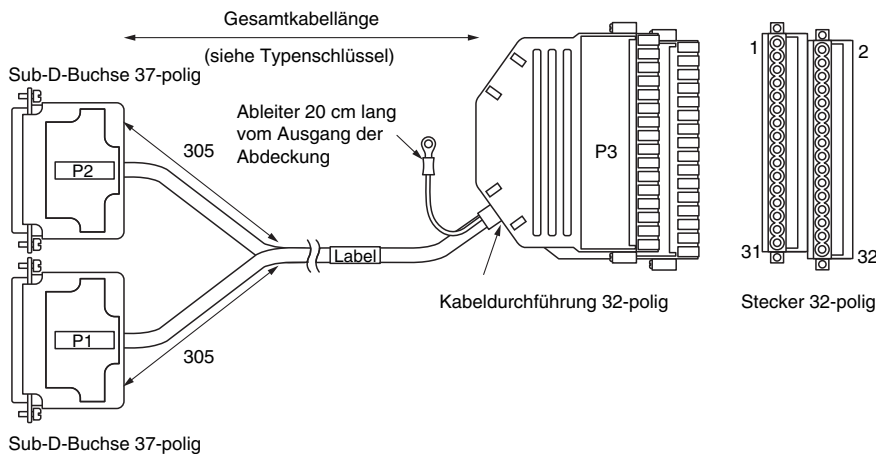

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsspannung U_r 300 V AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)

Mechanische Daten

Anschluss 37-polig/32-polig

Material

Stecker Kunststoff/Kunststoff

Kabel

22 AWG

Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

Richtlinienkonformität UL VM-1 flammgeprüft
CSA FT4 flammgeprüft
RoHS-konform

Anschlussbelegung

	Pin	Kanal	Sub-D-Buchse, 37-polig	Weidmüller, 32-polig	
P1	1	1 (-)	19	2	P3
	2	1 (+)	37	1	
	3	2 (-)	17	4	
	4	2 (+)	35	3	
	5	3 (-)	15	6	
	6	3 (+)	33	5	

Veröffentlichungsdatum: 2024-01-31 Ausgabedatum: 2024-01-31 Dateiname: t40816_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Anschlussbelegung

	Pin	Kanal	Sub-D-Buchse, 37-polig	Weidmüller, 32-polig	
P1	7	4 (-)	13	8	P3
	8	4 (+)	31	7	
	9	5 (-)	11	10	
	10	5 (+)	29	9	
	11	6 (-)	9	12	
	12	6 (+)	27	11	
	13	7 (-)	7	14	
	14	7 (+)	25	13	
	15	8 (-)	5	16	
P2	16	8 (+)	23	15	
	17	9 (-)	19	18	
	18	9 (+)	37	17	
	19	10 (-)	17	20	
	20	10 (+)	35	19	
	21	11 (-)	15	22	
	22	11 (+)	33	21	
	23	12 (-)	13	24	
	24	12 (+)	31	23	
	25	13 (-)	11	26	
	26	13 (+)	29	25	
	27	14 (-)	9	28	
	28	14 (+)	27	27	
	29	15 (-)	7	30	
	30	15 (+)	25	29	
	31	16 (-)	5	32	
	32	16 (+)	23	31	

Produktvarianten

Bestellbezeichnung	Länge
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-01	1 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-05	5 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-10	10 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-15	15 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-20	20 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-25	25 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-30	30 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-35	35 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-40	40 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-45	45 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-50	50 m